


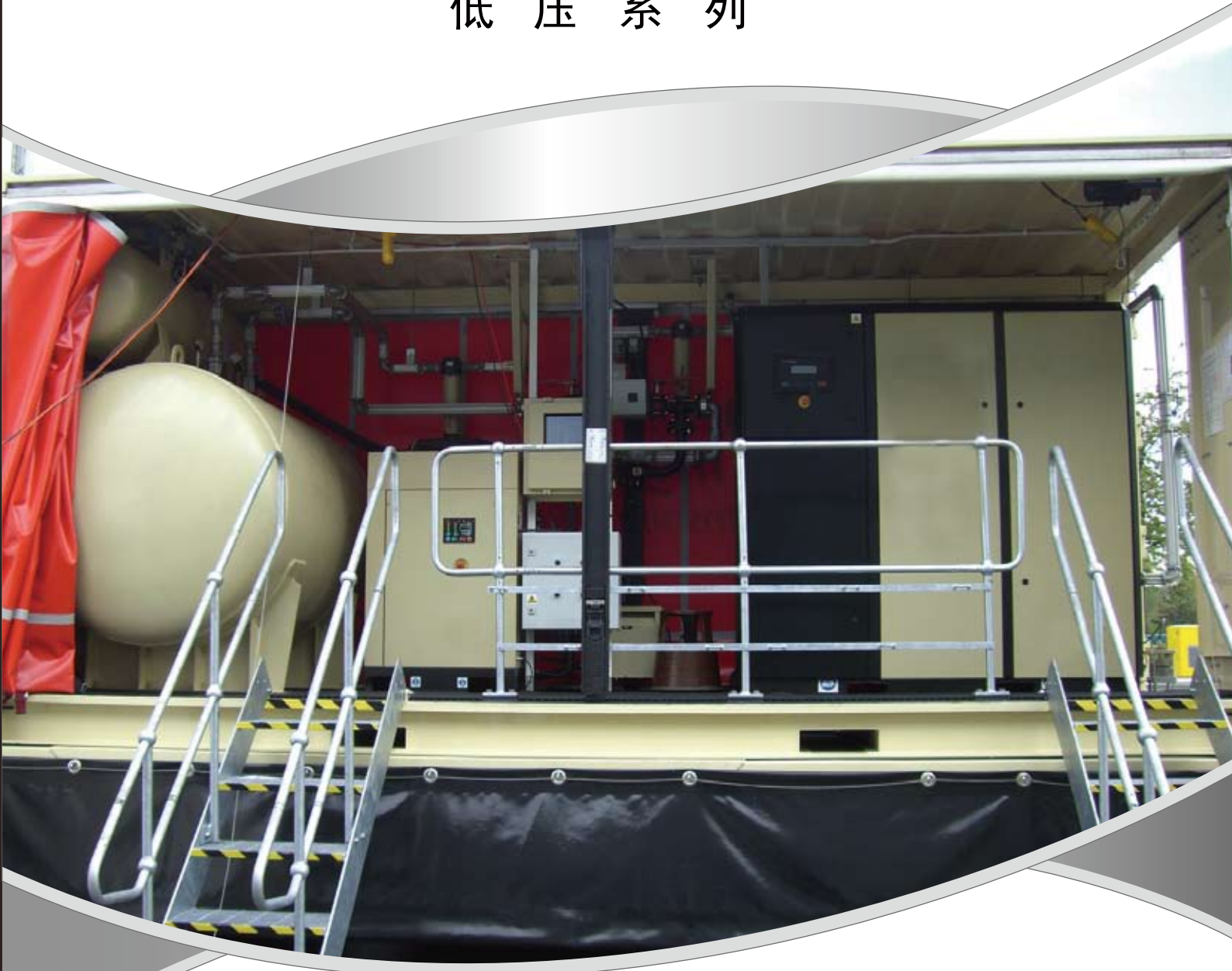

液压过滤器

低压系列



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

低压过滤器

12AS插装过滤器

12AS系列过滤器的用途

- * OEM移动机械
- * 压缩机制造
- * 动力站
- * 可以替代任何旋装过滤器

规格:

压力范围:

最大使用压力

(MAOP): 500PSI (34.5bar)

额定疲劳压力: 400PSI (27.6bar)

破坏压力: 1513PSI (104.3bar)

使用温度:

氟橡胶: -15°F (-26°C) to 275°F (135°C)

滤芯破裂压力值:

标准-150PSI (10.3bar)

材料:

筒体: 钢

滤座: 铝合金

旁通阀: 钢

中心管: 钢

滤芯: 玻璃纤维和尼龙端盖


重量 (大约):

12AS-1: 2lb (0.9kg)

12AS-2: 3lb (1.4kg)



滤芯效率:

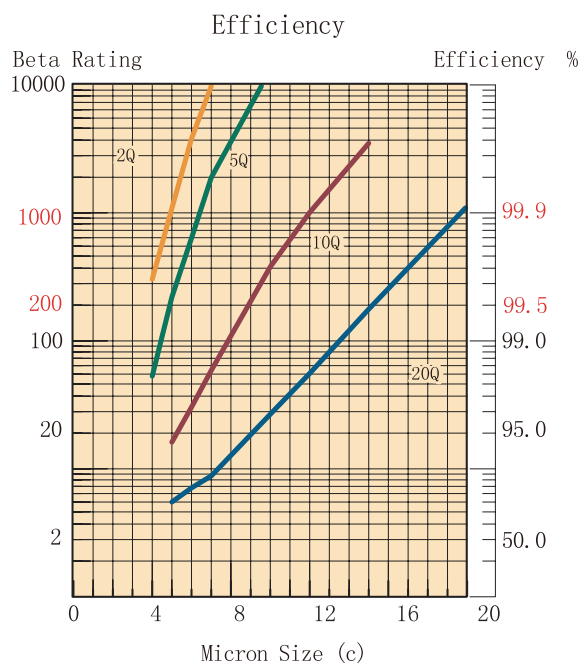

*更多详细信息请联系我们。



派克汉尼汾液压系统(上海)有限公司
上海金桥出口加工区南区王桥路786号2号厂房
电话: (8621) 5838 3030
传真: (8621) 5838 2428
E-mail: chinafilter@Parker.com

ENGINEERING YOUR SUCCESS.