 
 
 
 
 
 


# 法兰

4A	A-118	4F	A-118	4N	A-118	6A	A-119	6F	A-119	6N	A-119
											
SAE 61系列 - 直法兰接头 (5000 psi)		SAE 61系列 - 45°法兰接头 (5000 psi)		SAE 61系列 - 90°法兰接头 (5000 psi)		SAE 62系列 - 直法兰接头		SAE 62系列 - 45°法兰接头		SAE 62系列 - 90°法兰接头	

软管, 接头及设备

A

硬管接头及设备

B

快换接头


C

其他产品

D

软管, 接头及设备

A

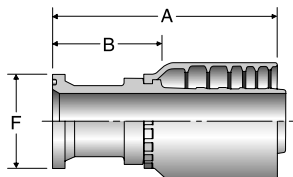


**14AS6**  
SAE 61系列 - 直法兰接头 (5000 psi)  
ISO 12151-3-S-L - SFL

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	F mm
		DN	inch			
14AS6-32-32	2	50	2	171	83	71

硬管接头及设备

B

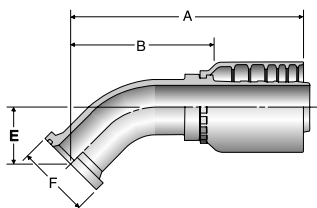


**14FS6**  
SAE 61系列 - 45°法兰接头 (5000 psi)  
ISO 12151-3-E45-L - SFL45°

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	E mm	F mm
		DN	inch				
14FS6-32-32	2	50	2	221	133	56	71

快换接头

C

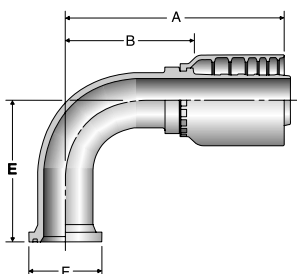

**14NS6**  
SAE 61系列 - 90°法兰接头 (5000 psi)  
ISO 12151-3-E-L - SFL90°

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	E mm	F mm
		DN	inch				
14NS6-32-32	2	50	2	213	126	138	71

其他产品

D


样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。

## 16AS6

### SAE 62系列 - 直法兰接头

ISO 12151-3-S-S - SFS / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	F mm
		DN	inch			
16AS6-32-32	2	50	2	208	121	79

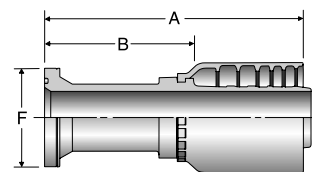


## 16FS6

### SAE 62系列 - 45° 法兰接头

ISO 12151-3-E45-S - SFS45° / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	E mm	F mm
		DN	inch				
16FS6-32-32	2	50	2	221	133	56	79

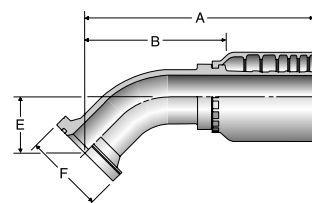


## 16NS6

### SAE 62系列 - 90° 法兰接头

ISO 12151-3-E-S - SFS90° / 6000 psi

# 型号	法兰 规格	软管内径 I.D.		A mm	B mm	E mm	F mm
		DN	inch				
16NS6-32-32	2	50	2	213	126	138	79

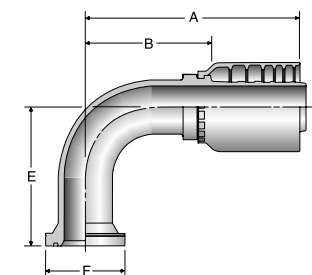

软管, 接头及设备

A

硬管接头及设备

B

快换接头

C

其他产品

D

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。