 





Ventajas O-Lok® Plus

- Presiones nominales más altas:
 - ▶ Hasta 420 bar – tamaño 20
 - ▶ Hasta 350 bar – tamaño 24
- Parflange® – Sistema Flange-Seal
 - ▶ Elimina soldado – Manguera a tubo y tubo a tubo
 - ▶ Costes reducidos por conexión
 - Protección contra corrosión mejorada
 - Racores en bolsas individuales
 - ▶ No hay daños o rayado por manipulación, fácil montaje
 - ▶ Sin contaminación por suciedad
 - Más amplia gama de producto estándar
 - Disponibilidad mundial

Racores de unión



Racores pasatabiques

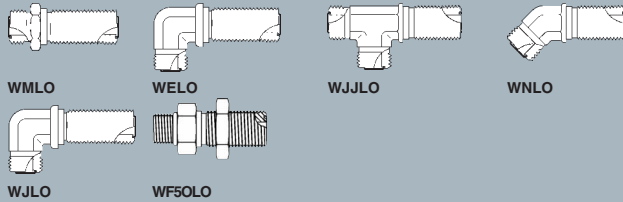


Reductores/Expansores — Tapones




Racores macho




Racores macho con tuerca giratoria

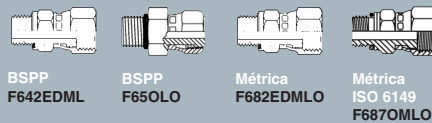

Racores orientables

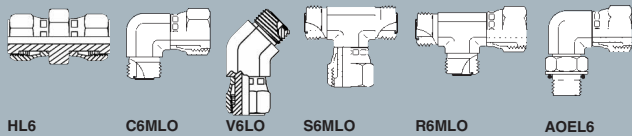


Especiales

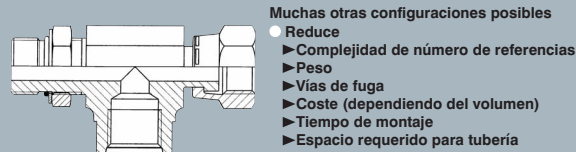

- Muchas otras configuraciones posibles
- Reduce
 - ▶ Complejidad de número de referencias
 - ▶ Peso
 - ▶ Vías de fuga
 - ▶ Coste (dependiendo del volumen)
 - ▶ Tiempo de montaje
 - ▶ Espacio requerido para tubería


Solicite información sobre O-Lok® Plus y otras piezas especiales de Parker a través de su especialista en Parker FluidConnectors

 Racores macho orientables



| | | | | | |
|--------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| BSPP | C40MLO | — | V40MLO | S40MLO | R40MLO |
| Métrica | C80MLO | — | V80MLO | S80MLO | R80MLO |
| ISO 6149 | C87OMLO | — | V87OMLO | S87OMLO | R87OMLO |
| UNF | C50MLO | — | V50MLO | S50LO | R50LO |
| Extended versions: | | | | | |
| ISO 6149 | — | CC87OMLO | — | — | — |
| UNF | — | CC50MLO | — | — | — |

 Adaptadores de toma de presión



| | | | | |
|----------|--------|---------|----------|---------|
| BSPP | BSPP | Métrica | ISO 6149 | ORFS |
| G4MLOSMO | TTP4ML | TT8ML | G87MLO | R6P4MLO |

Adaptadores de conversión



Componentes adicionales



Componentes de extremo de tubo



Conexión de tubo
Tuerca Férula
Cuerpo

Conexión Flange-Seal

Máquinas de montaje y herramientas

1025 Parflange® 74/180°
Embridado/
Abocardado m/c
vea CAT/4100/ES
para detalles

1025 - TRI 380 V
(Versión en tres fases)
1025 - MONO 220 V
(Versión en una fase)



1040 Parflange®
Alto volumen 74/180°
Embridado/
Abocardado m/c
vea CAT/4100/ES
para detalles