 





I vantaggi di O-Lok® Plus

- Pressioni nominali più alte:
 - ▶ Fino a 420 bar – misura 20
 - ▶ Fino a 350 bar – misura 24
- Parflange® – Sistema di guarnizioni con flangia
 - ▶ Elimina brasatura – Flessibile/tubo e Tubo/tubo
 - ▶ Costi ridotti per la connessione
- Protezione migliore contro la corrosione
- Raccordi confezionati singolarmente
 - ▶ Nessun danno a seguito di manipolazione, nessun graffio, parti facili da assemblare
 - ▶ Nessuna contaminazione da sporcizia nel sistema
- La più ampia gamma di prodotti standard
- Disponibilità in tutto il mondo

Raccordi intermedi



Raccordi passaparatia

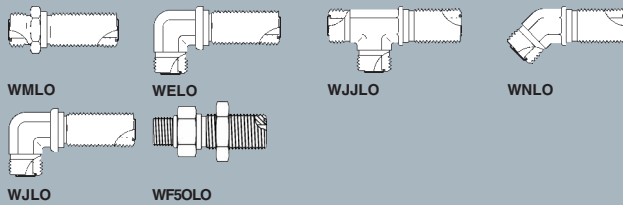


Riduttori/Espansori — Tappa di chiusura




Raccordi attacco maschio



Raccordi attacco maschio con dado girevole

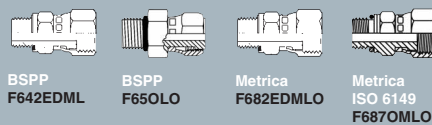


Raccordi orientabili

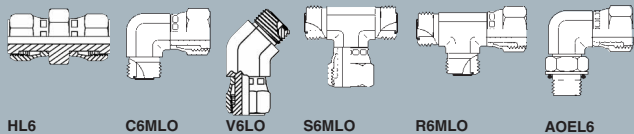

Speciali




 Raccordi attacco maschio orientabili



BSPP	C40MLO	—	V40MLO	S40MLO	R40MLO
Metrica	C80MLO	—	V80MLO	S80MLO	R80MLO
ISO 6149	C87OMLO	—	V87OMLO	S87OMLO	R87OMLO
UNF	C50MLO	—	V50MLO	S50LO	R50LO
Versioni allungate:					
ISO 6149	—	CC87OMLO	—	—	—
UNF	—	CC50MLO	—	—	—

Adattatori per presa di pressione

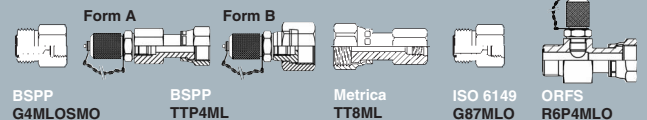


Adattatori di conversione



Componenti aggiuntivi




Componenti estremità tubo

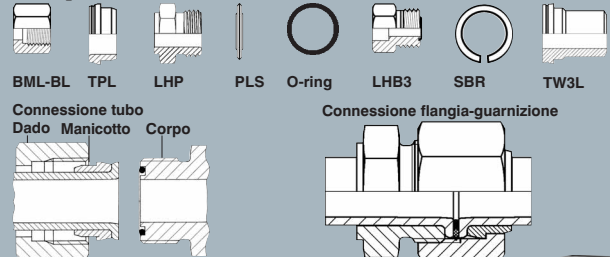

Macchine e utensili di assemblaggio

Parflange® 1025 74/180°
Per flangiatura/ svasatura m/c si veda il catalogo 4100/IT per i dettagli

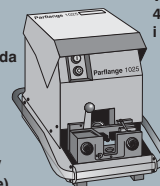

1025 - TRI 380 V (versione trifase)
1025 - MONO 220 V (versione monofase)

Parflange® 1040
Volume elevato 74/180°
Per flangiatura/ svasatura m/c si veda il catalogo 4100/IT per i dettagli

