





Plage de températures

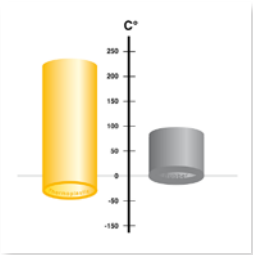

- Plage de températures de service de -50 °C à +230 °C
- Le premier choix pour les applications à pressions dynamiques, même à températures très basses
- Pleine pression de service, même à températures extrêmes

Petit diamètre intérieur

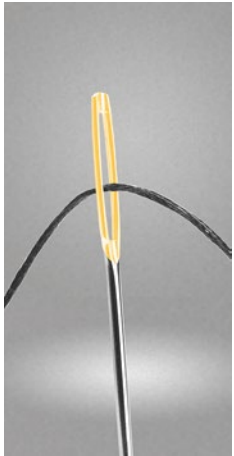

- Seul le tuyau flexible thermoplastique permet des diamètres intérieurs jusqu'à moins de 2 mm
- Peu encombrant
- Offre des solutions techniques améliorées en cas de rapports d'encombrement contigus

Et plus encore:

- Diamètre externe compact**
- Tenue à la perméation**
- Résistance chimique**
- Non conducteur**
- Préfabriqué**
- Propreté**



Catalogue 4460-FR



Catalogue 4462-UK




Catalogue 4465-UK

Pour plus de détails et pour avoir l'offre complète, voir :



www.parker.com/polyflex

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

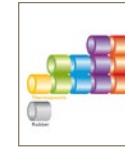

Pourquoi le thermoplastique ?



... la bonne réponse à vos défis techniques...



ENGINEERING YOUR SUCCESS.







Résistance aux rayons UV/ à l'ozone et à l'eau de mer



- Construits pour les environnements rudes et le montage exposé
- Faibles répercussions des influences écologiques sur la vie utile du tuyau

Fabrication spécifique aux clients

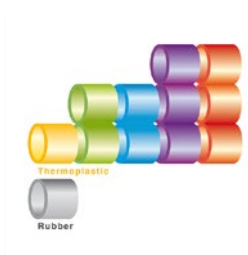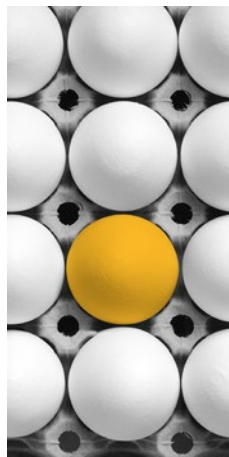

- Nombreuses couleurs diverses
- Tuyaux flexibles doubles ou multiples
- Botte de tuyaux
- Développement spécifique aux clients

Très haute pression




- Pression de service jusqu'à 4000 bar
- Les très hauts standards techniques et les contrôles de production garantissent la sécurité

Poids faible



- Economies de poids considérables
- Economique en énergie, puisqu'il faut déplacer moins de masse

Abrasion

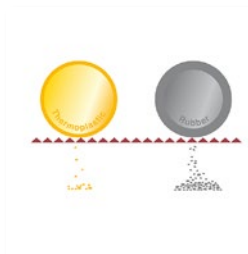

- Couches extérieures extrêmement résistantes à l'usure
- Résistance supérieure et plus longue vie utile

Grande longueur



- Jusqu'à 5000 m de longueur continue
- Moins de chutes pour les marchandises au mètre
- Mise en œuvre rapide de grandes longueurs grâce à un enroulement facile et un maniement simple