


GXA6N007R0601 (montage avec moteur EX6 110/130/24x50 – Jeu Normal - Rapport 1/7 – Taille 115 – Arbre claveté)
 (to be fitted with EX6 motor 110/130/24x50 – Normal backlash – Ratio 7:1 – Size 115 – Shaft with key)

ATEX - II2DGcT6

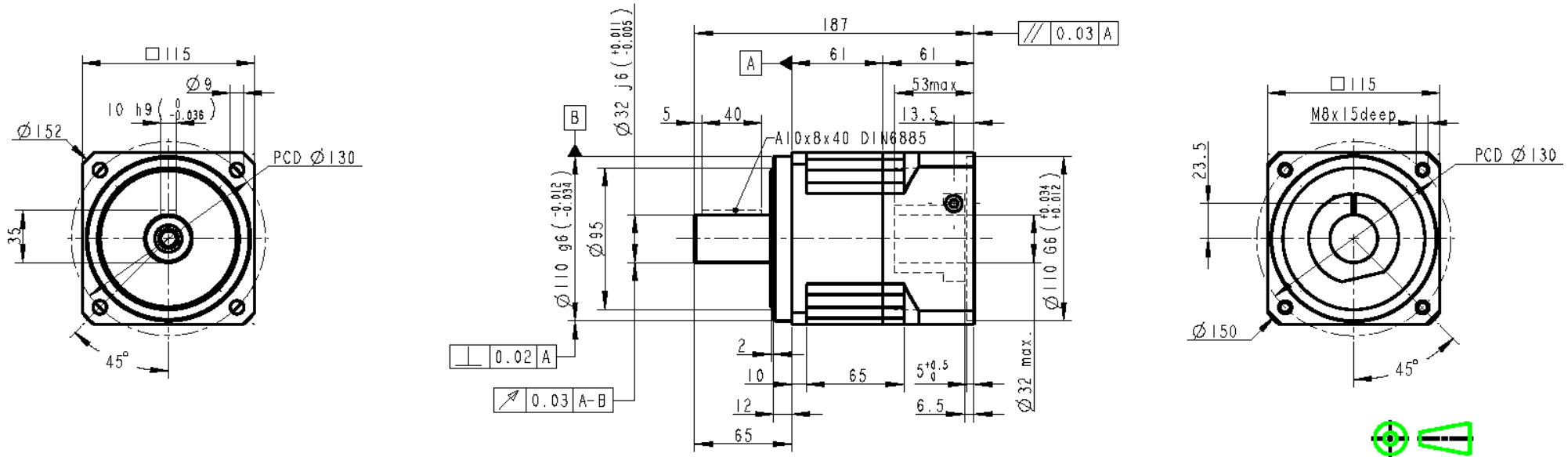

Rapport réduction : 7

Couple sortie nominal : 300 Nm
 Vitesse entrée nominale : 4000 tr/mn
 Jeu : 5 minutes
 Charge radiale (milieu arbre) : 6700 N
 Rendement : 97%
 Inertie : 26.2 E-5 kgm²
 Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D
 Position montage : Toutes

Masse : 7.8 kg

Couple sortie maxi : 540 Nm
 Vitesse entrée maximale : 8000 tr/mn
 Rigidité : 25 Nm/min
 Charge axiale : 3350 N
 Durée de vie : 20000 h
 Température service : -10 à +40°C
 Protection : IP65
 Niveau sonore : < 63dB (3000tr/mn)

