


GXA8N003R0701 (montage avec moteur EX8 130/165/32x58 – Jeu Normal - Rapport 1/3 – Taille 142 – Arbre claveté)
 (to be fitted with EX8 motor 130/165/32x58 – Normal backlash – Ratio 3:1 – Size 142 – Shaft with key)
ATEX - II2DGcT6

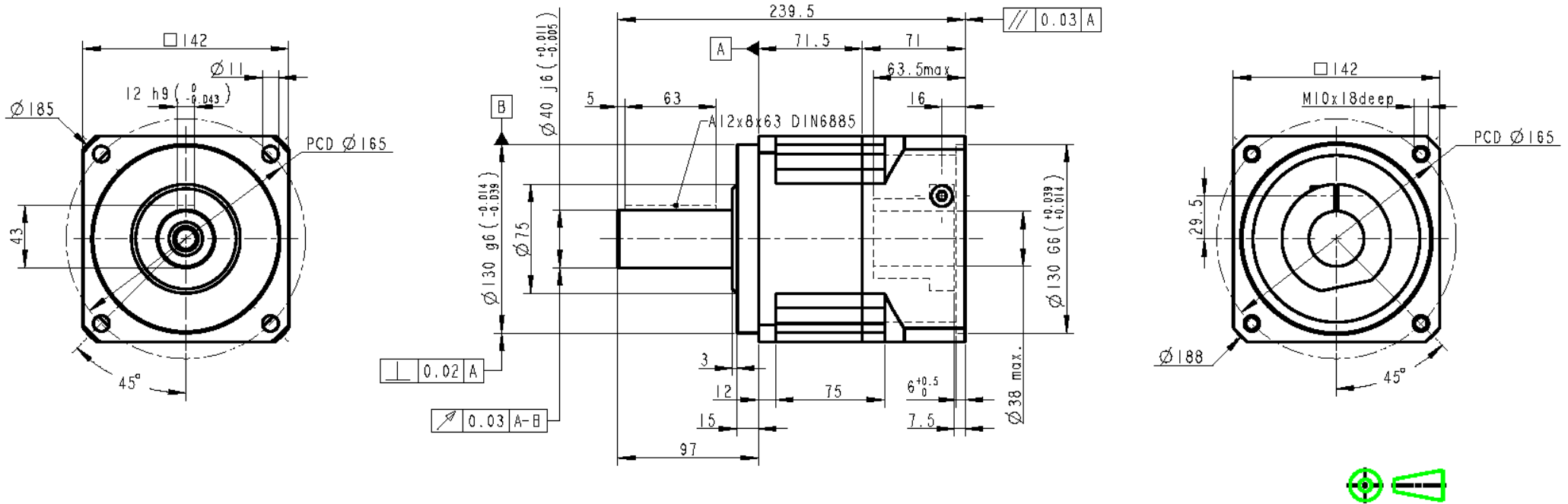

Rapport réduction : 3

Couple sortie nominal : 342 Nm

Vitesse entrée nominale : 3000 tr/mn

Jeu : 5 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 9400 N

Rendement : 97%

Inertie : 92.1 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D

Position montage : Toutes

Masse : 14.5 kg

Couple sortie maxi : 615 Nm

Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn

Rigidité : 50 Nm/min

Charge axiale : 4700 N

Durée de vie : 20000 h

Température service : -10 à +40°C

Protection : IP65

Niveau sonore : < 65 dB (3000tr/mn)

