


**GXA8N004R0701** (montage avec moteur EX8 130/165/32x58 – Jeu Normal - Rapport 1/4 – Taille 142 – Arbre claveté)  
 (to be fitted with EX8 motor 130/165/32x58 – Normal backlash – Ratio 4:1 – Size 142 – Shaft with key)  
**ATEX - II2DGcT6**

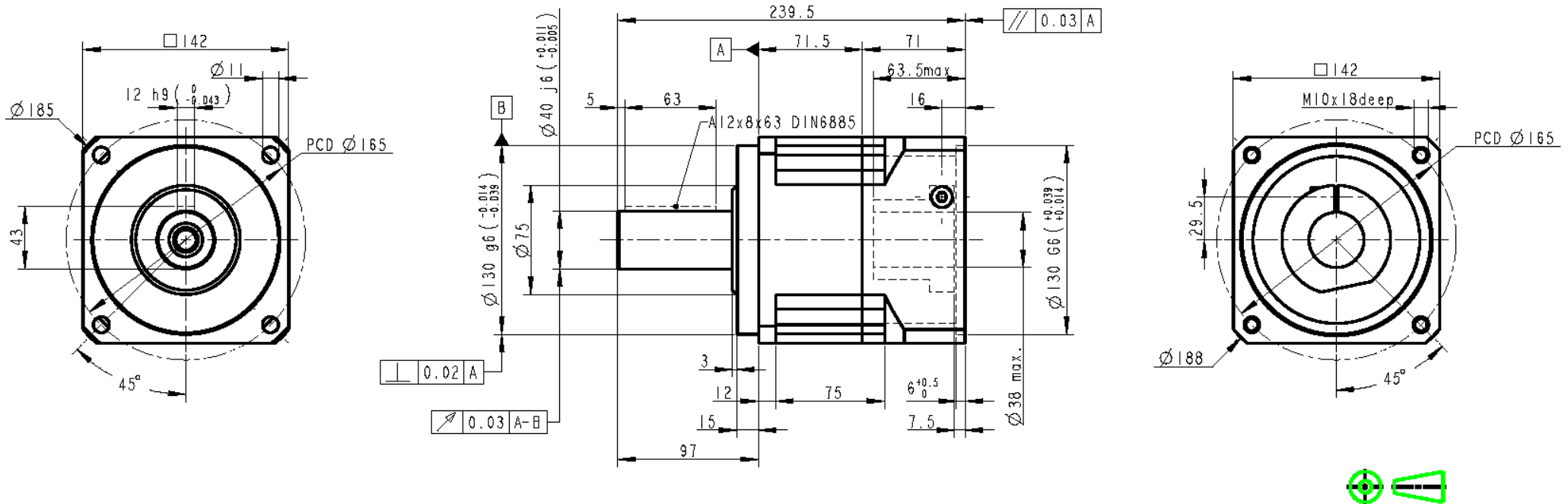

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Rapport réduction : 4</b>               | Masse : 14.5 kg                      |
| Couple sortie nominal : 542 Nm             | Couple sortie maxi : 976 Nm          |
| Vitesse entrée nominale : 3000 tr/mn       | Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn |
| Jeu : 5 minutes                            | Rigidité : 50 Nm/min                 |
| Charge radiale (milieu arbre) : 9400 N     | Charge axiale : 4700 N               |
| Rendement : 97%                            | Durée de vie : 20000 h               |
| Inertie : 75.4 E-5 kgm <sup>2</sup>        | Température service : -10 à +40°C    |
| Lubrification : Graisse Synth.NYOGEEL 792D | Protection : IP65                    |
| Position montage : Toutes                  | Niveau sonore : < 65 dB (3000tr/mn)  |

