


**GXA8N010R0701** (montage avec moteur EX8 130/165/32x58 – Jeu Normal - Rapport 1/10 – Taille 142 – Arbre claveté )  
 (to be fitted with EX8 motor 130/165/32x58 – Normal backlash – Ratio 10:1 – Size 142 – Shaft with key)  
**ATEX - II2DGcT6**

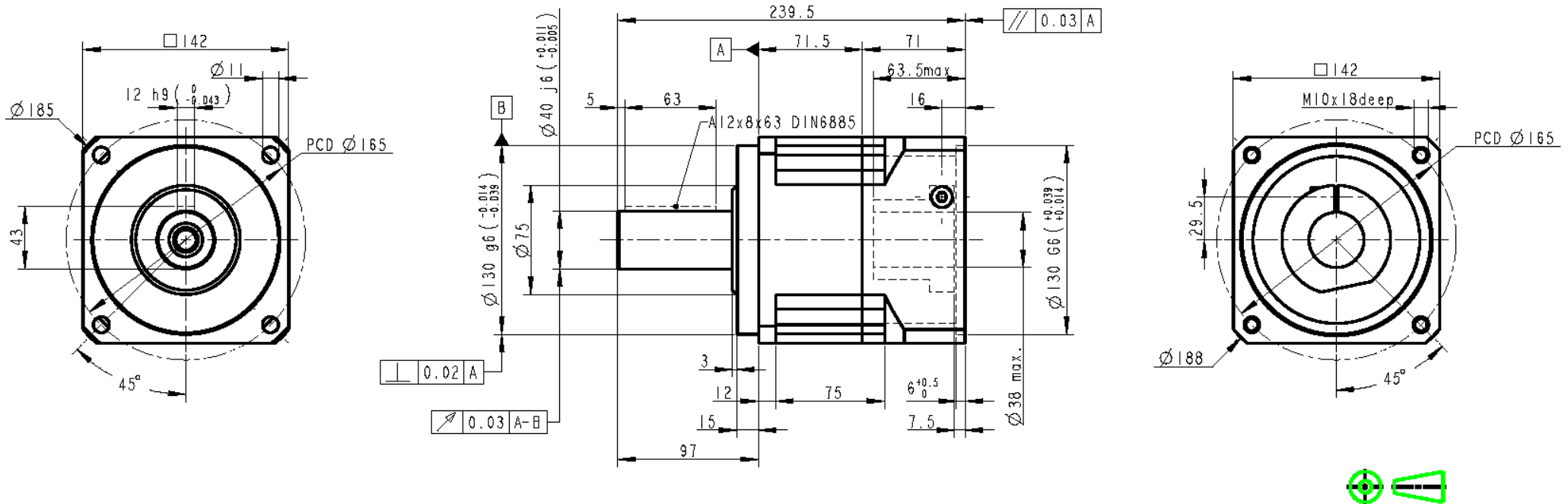

**Rapport réduction : 10**

Couple sortie nominal : 450 Nm  
 Vitesse entrée nominale : 3000 tr/mn  
 Jeu : 5 minutes  
 Charge radiale (milieu arbre) : 9400 N  
 Rendement : 97%  
 Inertie : 70.3 E-5 kgm<sup>2</sup>  
 Lubrification : Graisse Synth.NYOGE L 792D  
 Position montage : Toutes

Masse : 14.5 kg  
 Couple sortie maxi : 810 Nm  
 Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn  
 Rigidité : 50 Nm/min  
 Charge axiale : 4700 N  
 Durée de vie : 20000 h  
 Température service : -10 à +40°C  
 Protection : IP65  
 Niveau sonore : < 65 dB (3000tr/mn)

