



7390 E-Z FORM™ EPDM-P 软管

柔软的软管，便于快速、轻松安装。

客户价值主张

7390 E-Z Form EPDM-P软管是E-Z Form软管系列的新成员。与该系列其他产品类似，7390系列旨在应对极小弯曲，实现无折弯（不打结）性能，同时保持全流量输送能力。7390系列软管采用高度工程化的过氧化物硫化EPDM内胶层，确保热管理系统中的流体纯净度、耐热性能以及卓越的密封能力。为进一步提升耐久性，其合成橡胶外胶层采用派克特殊配方以实现阻燃性能。



产品特性

- 过氧化物硫化 EPDM 内胶层，确保流体纯净度
- 设计注重柔性与易于布管走向
- 提供蓝色或红色标识线 (layline) 用于颜色编码
- 温度范围：-40°F 至 +212°F (-40°C 至 +100°C)
- 最大工作压力：150 psi
- 安全系数：4:1
- UL94 V-0 阻燃等级外胶层
- 适用于去离子水 (DI 水) 及水/乙二醇溶液

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

#															
型号	内径		外径		最小弯曲半径		工作压力		重量		耐真空		接头	包装数量	包装方式
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(psi)	(MPa)	(lbs/ft)	(kg/m)	(in HG)	(kPa)			
7390-1250100-BLYL	1.25	31.8	1.70	44.3	1.25	31.8	150	1,03	0.50	0.75	29	98	N/A	100	Coils
7390-1500100-BLYL	1.50	38.1	1.90	50.5	1.50	38.1	150	1,03	0.58	0.86	29	98	N/A	100	Coils
7390-2000100-BLYL	2.00	50.8	2.50	65.0	2.00	50.8	150	1,03	0.96	1.43	29	98	N/A	100	Coils
7390-3000100-BLYL	3.00	76.2	3.50	90.5	3.00	76.2	150	1,03	1.51	2.25	29	98	N/A	100	Coils
7390-1250100-RLYL	1.25	31.8	1.70	44.3	1.25	31.8	150	1,03	0.50	0.75	29	98	N/A	100	Coils
7390-1500100-RLYL	1.50	38.1	1.90	50.5	1.50	38.1	150	1,03	0.58	0.86	29	98	N/A	100	Coils
7390-2000100-RLYL	2.00	50.8	2.50	65.0	2.00	50.8	150	1,03	0.96	1.43	29	98	N/A	100	Coils
7390-3000100-RLYL	3.00	76.2	3.50	90.5	3.00	76.2	150	1,03	1.51	2.25	29	98	N/A	100	Coils

内胶层:黑色过氧化物固化EPDM
增强层:多层纤维编织带钢丝螺旋
外胶层:黑色合成橡胶, 波纹管
工作温度:-40°F ~ +212°F (-40°C ~ +100°C)
标识:蓝色 (-BLYL) 或红色 (-RLYL) 聚酯薄膜用于颜色编码



标识示例:Parker Series 7390 E-Z Form EPDM-P Hose
安全系数:4:1
防火标准:UL94 V-0
应用:去离子水或水乙二醇/水丙二醇溶液
耐真空应用

 **警告:**本产品可能使您接触到包括炭黑 (Carbon Black) 在内的化学物质。加利福尼亚州已知炭黑会致癌。
更多信息请访问: p65.warnings.ca.gov

相关配套产品

E-Z FORM™ GS 通用服务
7395 系列软管

7395系列采用耐冷却液的EPDM内胶层;螺旋钢丝增强层提供耐受吸入/真空能力,并为静电荷提供导向接地的通路。外胶层耐磨、耐温和耐臭氧,并可耐受轻度化学品。其波纹外胶层具有低的弯曲力、抗打折(抗折扁)性能和极高的柔性,可在需要成型软管的狭小空间内实现布管。

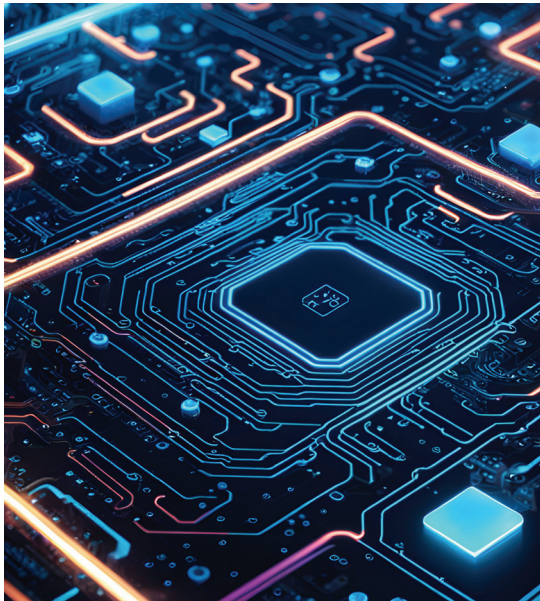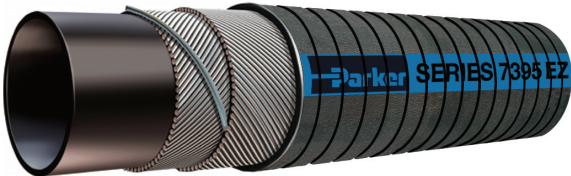

派克汉尼汾公司
流体连接件集团

电话:021-28990000
www.parker.com/china