

# Par-Fit


## 高性能フィルター 交換用エレメント



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Par-Fit とは

- 50,000種類以上の交換フィルターをラインナップ
- ほぼすべての主要なOE型式に対応
- 短納期、低価格、高品質
- 他社製品互換検索により、簡単に製品選定が可能
- 産業設備、建設機械、農業機械などあらゆる分野に対応
- 様々な用途の海外製フィルターハウジングに適合

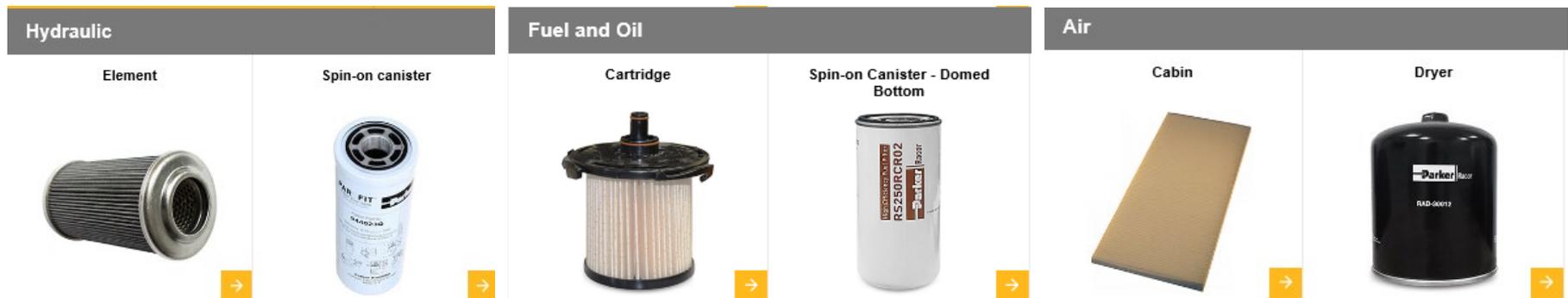

# アプリケーション

## ・製鉄工場



## ・工場設備



## ・製紙工場



## ・産業用テスト装置



## ・遊戯施設



## ・船舶



# アプリケーション

## ・建設機械





## ・農業機械



## ・産業車両



建設機械に使用されているフィルター例

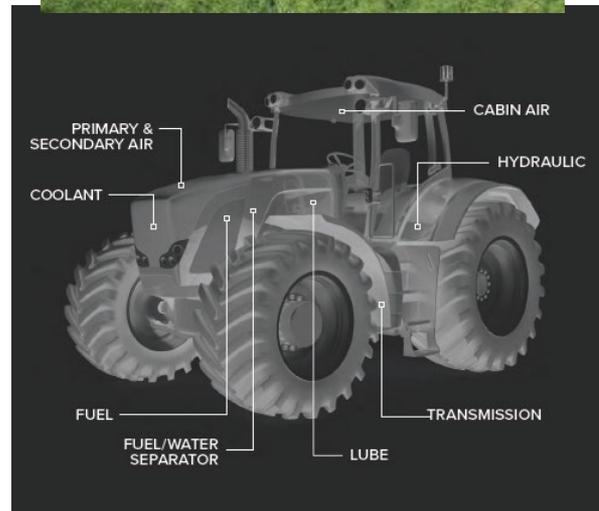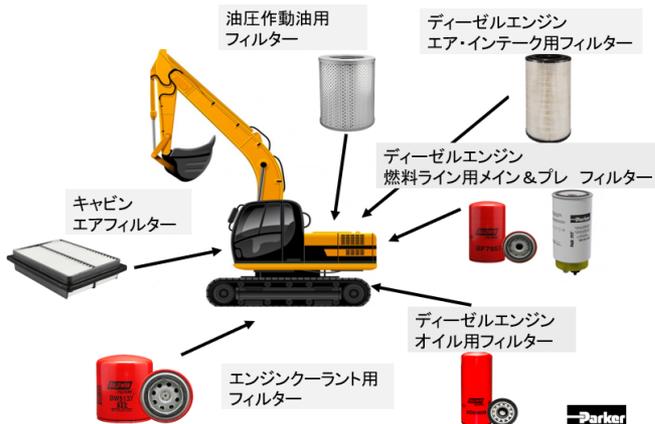


# Par-Fit の価値

- ISO規格に基づくマルチパス・テストにより性能を確認し、オリジナルエレメントと同等の性能を担保
- 他社製品との互換証明書の発行
- 競争力のある価格設定



ISO 16889マルチパス・テスト装置

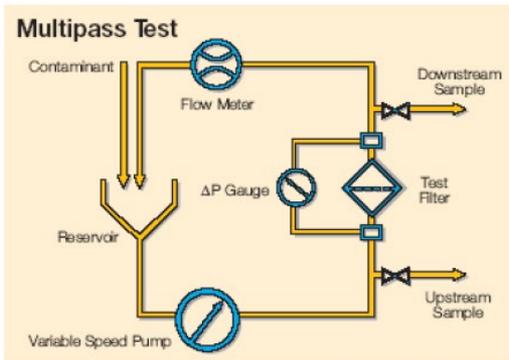

## 他社との互換証明書

**Par-Fit互換証明**

他社Par-FitエレメントH3019002と同等の性能に互換の仕様を有し、PALLエレメントHC8000F364/2と互換性を有することが証明されます。

Parker  
Parkerハネマン日本株式会社  
モーション事業部

**エレメント仕様 (DS187)**

エレメント部品番号: H3019002

フィルタータイプ

スピンオン:       カートリッジ:

エレメントつばれ耐圧

標準:  (0.0 MPa)      高耐圧:  (0.1 MPa)

外形寸法 (mm)

内径 (A)	50.8
外径 (B)	50.8
長さ (L)	116.0

エンドキャップ

上部:  密封型  
下部:  密封型

エレメント素材

ガラスファイバー:   
セルロース:   
ワイヤメッシュ:   
ポリメチレン:

エレメントパーシエータ (μm) ISO16899-2002

パーシエータ 400 - 2	<input type="checkbox"/>
パーシエータ 400 - 75	<input type="checkbox"/>
パーシエータ 400 - 200	<input type="checkbox"/>
パーシエータ 400 - 1000	<input type="checkbox"/>

シェル材料

NBR:   
Viton:   
EPDM:

# 型式選定方法

## Web検索使用の場合

### 1. 下記URLよりアクセス

<https://crossref.parker.com/?countryid=jp&langid=JA>

### 2. パーツ番号検索に他社型式を入れる



### 3. 該当品があればParker型式が表示されるのでクリック

Parkerクロスリファレンスおよび他社製品互換





# 型式選定方法

## 該当型式が見つからない場合

Par-Fitで対応しているが、Web検索・カタログ等で該当品が見つからない場合も稀にありますので、その際は他社型式をご確認の上、弊社担当者までお問い合わせください。





ENGINEERING **YOUR** SUCCESS.

本製品のお問い合わせは

パーカー・ハネフィン日本株式会社 営業本部 望月 真

E-mail: [shin.mochizuki@parker.com](mailto:shin.mochizuki@parker.com)

